




**HELUKABEL®**

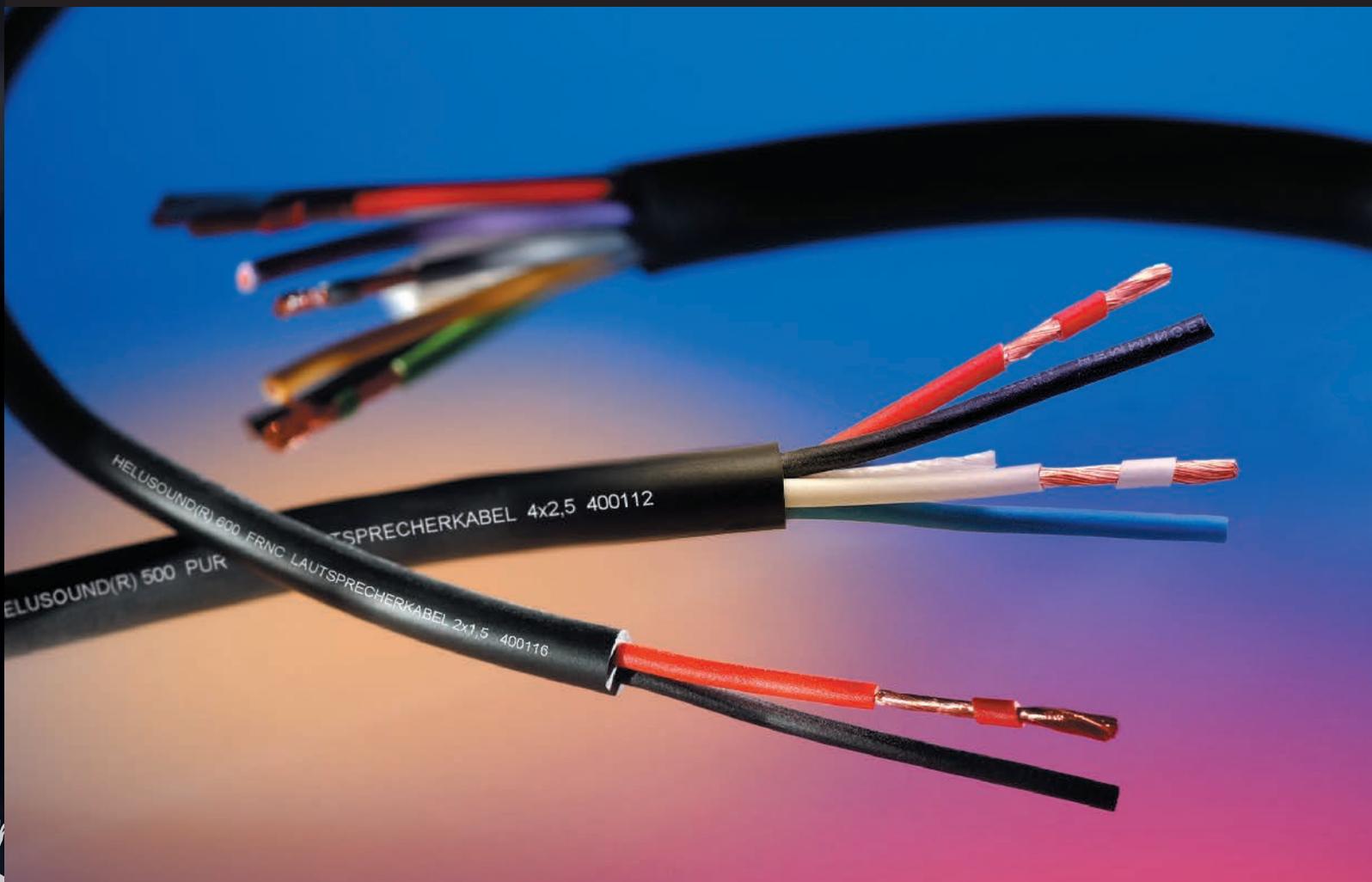

 Medientechnik

# HELUSOUND® 500 PUR HELUSOUND® 600 FRNC

Die flexiblen Lautsprecherkabel

**HELUEVENT**

**HELULIGHT®**

**HELUSOUND®**

## HELUSOUND® 500 PUR

Die robuste Lösung bei mittleren und höheren mechanischen Beanspruchungen, da robust, abriebfest und kerbzäh. Auch für den Außenbereich geeignet.

### Eigenschaften:

- Außenmantel/Aderisolation: PUR/PVC
- Temperaturbereich Betrieb: -25°C bis +80°C

### HELUSOUND® 500 PUR 2x1,5 mm<sup>2</sup>

- Leitwiderstand max.: 12,7 Ohm/km
- Gewicht: ca. 66,9 kg/km
- Min. Biegeradius bei Verl.: 33 mm
- Cu-Zahl: 28,8 kg/km
- Kabelaußen-Ø: ca. 6,6 mm
- Art.-Nr.: 400109



### HELUSOUND® 500 PUR 2x2,5 mm<sup>2</sup>

- Leitwiderstand max.: 7,9 Ohm/km
- Gewicht: ca. 98,5 kg/km
- Min. Biegeradius bei Verl.: 33 mm
- Cu-Zahl: 48,0 kg/km
- Kabelaußen-Ø: ca. 7,5 mm
- Art.-Nr.: 400110



### HELUSOUND® 500 PUR 2x4,0 mm<sup>2</sup>

- Leitwiderstand max.: 4,9 Ohm/km
- Gewicht: ca. 150,2 kg/km
- Min. Biegeradius bei Verl.: 33 mm
- Cu-Zahl: 76,8 kg/km
- Kabelaußen-Ø: ca. 9,4 mm
- Art.-Nr.: 400111



### HELUSOUND® 500 PUR 4x2,5 mm<sup>2</sup>

- Leitwiderstand max.: 7,9 Ohm/km
- Gewicht: ca. 159,1 kg/km
- Min. Biegeradius bei Verl.: 33 mm
- Cu-Zahl: 96,0 kg/km
- Kabelaußen-Ø: ca. 8,8 mm
- Art.-Nr.: 400112



### HELUSOUND® 500 PUR 4x4,0 mm<sup>2</sup>

- Leitwiderstand max.: 4,9 Ohm/km
- Gewicht: ca. 253,0 kg/km
- Min. Biegeradius bei Verl.: 33 mm
- Cu-Zahl: 153,6 kg/km
- Kabelaußen-Ø: ca. 11,6 mm
- Art.-Nr.: 400113



### HELUSOUND® 500 PUR 8x2,5 mm<sup>2</sup>

- Leitwiderstand max.: 7,9 Ohm/km
- Gewicht: ca. 332,1 kg/km
- Min. Biegeradius bei Verl.: 33 mm
- Cu-Zahl: 192,0 kg/km
- Kabelaußen-Ø: ca. 13,5 mm
- Art.-Nr.: 400114



### HELUSOUND® 500 PUR 8x4,0 mm<sup>2</sup>

- Leitwiderstand max.: 4,9 Ohm/km
- Gewicht: ca. 499,5 kg/km
- Min. Biegeradius bei Verl.: 33 mm
- Cu-Zahl: 307,2 kg/km
- Kabelaußen-Ø: ca. 16,8 mm
- Art.-Nr.: 400115



## HELUSOUND® 600 FRNC

Die sichere Lösung für höhere Anforderungen an die Sicherheit im Brandfall, da flammwidrig, geringe Rauchentwicklung, halogenfrei, keine Korrosionsschäden durch freiwerdende Gase und Dämpfe.

### Eigenschaften:

- Außenmantel/Aderisolation: FRNC/FRNC
- Temperaturbereich Betrieb: -5°C bis +70°C

### HELUSOUND® 600 FRNC 2x1,5 mm<sup>2</sup>

- Leitwiderstand max.: 12,7 Ohm/km
- Gewicht: ca. 77,0 kg/km
- Min. Biegeradius bei Verl.: 33 mm
- Cu-Zahl: 28,8 kg/km
- Kabelaußen-Ø: ca. 6,6 mm
- Art.-Nr.: 400116



### HELUSOUND® 600 FRNC 2x2,5 mm<sup>2</sup>

- Leitwiderstand max.: 7,9 Ohm/km
- Gewicht: ca. 105,6 kg/km
- Min. Biegeradius bei Verl.: 33 mm
- Cu-Zahl: 48,0 kg/km
- Kabelaußen-Ø: ca. 7,5 mm
- Art.-Nr.: 400117



### HELUSOUND® 600 FRNC 2x4,0 mm<sup>2</sup>

- Leitwiderstand max.: 4,9 Ohm/km
- Gewicht: ca. 166,9 kg/km
- Min. Biegeradius bei Verl.: 33 mm
- Cu-Zahl: 76,8 kg/km
- Kabelaußen-Ø: ca. 9,4 mm
- Art.-Nr.: 400118



### HELUSOUND® 600 FRNC 4x2,5 mm<sup>2</sup>

- Leitwiderstand max.: 7,9 Ohm/km
- Gewicht: ca. 161,5 kg/km
- Min. Biegeradius bei Verl.: 33 mm
- Cu-Zahl: 96,0 kg/km
- Kabelaußen-Ø: ca. 8,8 mm
- Art.-Nr.: 400119



### HELUSOUND® 600 FRNC 4x4,0 mm<sup>2</sup>

- Leitwiderstand max.: 4,9 Ohm/km
- Gewicht: ca. 271,6 kg/km
- Min. Biegeradius bei Verl.: 33 mm
- Cu-Zahl: 153,6 kg/km
- Kabelaußen-Ø: ca. 11,6 mm
- Art.-Nr.: 400120



### HELUSOUND® 600 FRNC 8x2,5 mm<sup>2</sup>

- Leitwiderstand max.: 7,9 Ohm/km
- Gewicht: ca. 338,6 kg/km
- Min. Biegeradius bei Verl.: 33 mm
- Cu-Zahl: 192,0 kg/km
- Kabelaußen-Ø: ca. 13,5 mm
- Art.-Nr.: 400121



### HELUSOUND® 600 FRNC 8x4,0 mm<sup>2</sup>

- Leitwiderstand max.: 4,9 Ohm/km
- Gewicht: ca. 531,5 kg/km
- Min. Biegeradius bei Verl.: 33 mm
- Cu-Zahl: 307,2 kg/km
- Kabelaußen-Ø: ca. 16,8 mm
- Art.-Nr.: 400122



# Unsere Produkte für Ihre Bühne:

- Audiokabel
- DMX-Leitungen
- Lautsprecherleitungen
- Videokabel
- Mikrofonskabel
- Instrumentenkabel
- Anschlusstechnik
- Kamerakabel
- Energieleitungen
- Sonderleitungen gemäß Ihren Anforderungen

## Faxantwort an: 07150 9209-5501

Was können wir für Sie tun?

- Katalog Kabel & Leitungen
- Katalog Kabelzubehör
- Katalog Daten-, Netzwerk- & Bustechnik
- Katalog Medientechnik
- Katalog Windkraft
- Broschüre Photovoltaik
- Broschüre Kabelzubehör Neuheiten
- Rückruf
- Außendienstbesuch

### Kataloge online bestellen?

Geht ganz einfach unter  
[www.helukabel.de/katalogbestellung](http://www.helukabel.de/katalogbestellung)



\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Vorname, Name

\_\_\_\_\_  
Kundennummer

\_\_\_\_\_  
Straße, Nr.

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon / Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Ihre Nachricht

**Ja**, bitte nehmen Sie mich in den HELUKABEL® E-Mail-Newsletter-Verteiler auf.  
(bitte ankreuzen)