



HELUKABEL®

Die glatte Oberfläche verhindert
das Festsetzen von schädlichen
Mikroorganismen



Kabelzubehör

HELUTOP® HT-Clean

**Edelstahl-Kabelverschraubung für
höchste Anforderungen an
Sauberkeit und Reinigung**

HELUTOP HT-CLEAN



HELUTOP® HT-Clean Edelstahl-Kabelverschraubung



HELUTOP® HT-Clean

Für höchste Anforderungen an Sauberkeit und Reinigung.

Einsatzbereiche

- Lebensmittelindustrie - Milch und Fleischerzeugnisse
- Lebensmittelverpackungsmaschinen
- Getränkeindustrie
- Pharmaindustrie
- Reinraumtechnologie
- Biotechnologie
- Chemische Industrie

Hinweis

- Zum Anziehen von außen muss unten aufgeführtes Montagewerkzeug verwendet werden
- HELUTOP® Clean kann mit handelsüblichen Inbusschlüsseln montiert werden
- Kontermutter im Lieferumfang enthalten

Material

Körper und Kontermutter: Edelstahl 1.4305/AISI 303
 Zugentlastung: POM
 Dichtungen: **TPE gemäß FDA 21 CFR 177.2600**

Eigenschaften


- die glatte Oberfläche verhindert das Festsetzen von schädlichen Mikroorganismen
- leichte, schnelle und kostengünstige Reinigung durch glatte Oberfläche
- geeignet zum Reinigen mit Hochdruckreiniger
- resistent gegen chemische Reinigungsmittel
- keine Verschmutzungsnester
- hohe Dichtigkeit
- kein Eindringen von Fremdkörpern in das Gehäuse
- hohe Zugentlastung durch separates Zugentlastungselement

Technische Daten

Schutzart: IP68 - 5bar, 30 min gemäß EN 60529
 IP69K gemäß DIN 40 050-9

Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C;
 kurzfristig: -40 °C bis +150 °C

Prüfnorm: EN50262

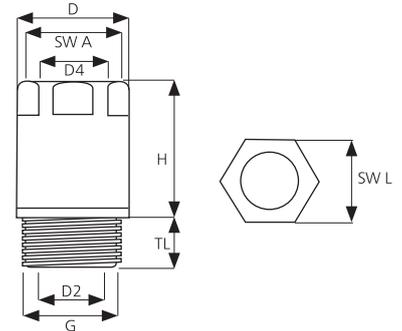

HELUTOP Clean


Kabelverschraubung inkl. Kontermutter	Größe metrisch	Kabel-Ø von / bis mm	SW A mm	D mm	G mm	D2 mm	D4 mm	H mm	TL mm	Auszugswerte Nm	Kontermutter		
											SW L mm	Höhe mm	Auszugswerte Kontermutter Nm
906914	12x1,5	3,0-6,5	14,0	15,6	12,0	7,0	6,8	21,5	6,0	2,5	15,0	2,8	6
906915	16x1,5	5,0-10,0	18,0	20,2	16,0	10,0	10,3	23,0	7,0	4,0	19,0	3,0	9
906916	20x1,5	6,0-12,0	22,0	24,1	20,0	13,0	12,3	27,0	10,0	5,0	24,0	3,5	12
906917	25x1,5	12,0-17,0	28,0	30,1	25,0	17,0	17,3	30,0	14,0	6,0	30,0	4,0	14

HELUTOP Clean-EMV

Kabelverschraubung inkl. Kontermutter	Größe metrisch	Kabel-Ø von / bis mm	SW A mm	D mm	G mm	D2 mm	D4 mm	H mm	TL mm	Auszugswerte Nm	Kontermutter		
											SW L mm	Höhe mm	Auszugswerte Kontermutter Nm
906918	16x1,5	5,0-10,0	18,0	20,2	16,0	10,0	10,3	23,0	7,0	4,0	19,0	3,0	9
906919	20x1,5	6,0-12,0	22,0	24,1	20,0	13,0	12,3	27,0	10,0	5,0	24,0	3,5	12
906920	25x1,5	12,0-17,0	28,0	30,1	25,0	17,0	17,3	30,0	14,0	6,0	30,0	4,0	14

Montagewerkzeug

Artikelnr.	Größe metrisch	SW B mm	SW C mm	Höhe mm
906921	12x1,5	5	7	5
906922	16x1,5	6	10	5
906923	20x1,5	8	13	8
906924	25x1,5	10	17	8

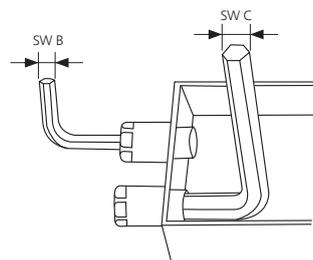

Technische Änderungen vorbehalten.