



HELUKABEL®

**MIT HELUKABEL
ALLES AUS EINER HAND!**



Kabelsysteme für...

Energieversorgung & Telekommunikation

Strom/Gas/Fernwärme

Internet/Telefon/Kabelfernsehen

 
STADTWERB

ENERGIEVERTEILUNGS-/ERDKABEL 0,6/1 kV

NAYY-J / NAYY-O

Alu-Leiter, VDE, ein- oder mehrdrähtig,
PVC-isoliert, PVC-Außenmantel

Art. Nr. 32301



NAYCWY

Alu-Leiter, VDE, ein- oder mehrdrähtig,
PVC-isoliert, PVC-Außenmantel

 
Art. Nr. 36009



NYCY

Cu-Leiter blank, VDE, eindrätig, PVC-isoliert
PVC-Außenmantel

Art. Nr. 32200



NA2XY-J / NA2XY-O

Alu-Leiter, VDE, ein- oder mehrdrähtig,
VPE-isoliert, PVC-Außenmantel

Art. Nr. 33113



NYCWY

Cu-Leiter blank, VDE, ein- oder mehrdrätig,
PVC-isoliert, PVC-Außenmantel

Art. Nr. 32260



NYJ-J / NYJ-O

Cu-Leiter blank, VDE, ein- oder mehrdrätig,
PVC-isoliert, PVC-Außenmantel

Art. Nr. 32001



N2XCY

Cu-Leiter blank, VDE, ein- oder mehrdrätig,
VPE-isoliert, PVC-Außenmantel

Art. Nr. 33212



N2XY-J / N2XY-O

Cu-Leiter blank, VDE, ein- oder mehrdrätig,
VPE-isoliert, PVC-Außenmantel

Art. Nr. 32850



LICHTWELLENLEITERKABEL

Außenkabel nach DIN VDE 0888, verseilt

HELUCOM®



Auswahl an HELUCOM® Glasfaseraußenkabeln für den Zuführbereich

Faserzahl	Fasertyp	Außen-Ø ca. mm	Art. Nr.
24	G 652.d	10,5	80188
48	G 652.d	10,5	81113
72	G 652.d	11,0	81120
96	G 652.d	12,0	81121
144	G 652.d	14,5	80195
288	G 652.d	17,0	803595

HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y

- montagefreundlich
- extrem zugfest
- nagetiergeschützt
- längswasserdicht
- fettfreier Aufbau → kein Abwischen des Gels nötig

Speziell im Erd-, Röhren- und Trassenbereich

KABELZUBEHÖR

Die logische Ergänzung zu unserem Kabelprogramm.

Ob Verbinden, Befestigen oder Schützen – nur mit einer abgestimmten Anschlusstechnik können Kabel zuverlässig und vor allem dauerhaft ihre Funktion erfüllen. Deshalb bieten wir für unsere Kabel und Leitungen die passenden Zubehörprodukte an. Im vollautomatisierten Kleinteilelager mit über 36.800 Behälterplätzen stehen diese ab Lager zur Verfügung.

Hierzu zählen:

- Kabelverschraubungen
- Kabelschutzschlauchsysteme
- Energieführungsketten
- Isolier- & Schrumpfschläuche
- Bündeln, Binden, Befestigen
- Kennzeichnen & Markieren
- Aderendhülsen & Kabelschuhe
- Geflecht- & Hochtemperaturschläuche
- Endverschlüsse & Verbindungsmuffen
- HELUTEK® Signal- & Leistungsstecker
- Werkzeuge

■ MITTELSPANNUNGSKABEL 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

NA2XSY

Alu-Leiter, VDE, mehrdrähtig, VPE-isoliert, PVC-Außenmantel

Art. Nr. 32440



NA2XS2Y

Alu-Leiter, VDE, mehrdrähtig, VPE-isoliert, PE-Außenmantel

 
Art. Nr. 32520



NA2XS(F)2Y

Alu-Leiter, VDE, mehrdrähtig, VPE-isoliert, längswasserdicht, PE-Außenmantel

Art. Nr. 32600



N2XSY

Cu-Leiter blank, VDE, mehrdrähtig, VPE-isoliert, PVC-Außenmantel

 
Art. Nr. 32400



N2XS2Y

Cu-Leiter blank, VDE, mehrdrähtig, VPE-isoliert, PE-Außenmantel

Art. Nr. 32480



N2XS(F)2Y

Cu-Leiter blank, VDE, mehrdrähtig, VPE-isoliert, längswasserdicht, PE-Außenmantel

Art. Nr. 32560



N2XSEY 3 x ... 6/10 kV

Cu-Leiter blank, VDE, mehrdrähtig, VPE-isoliert, 3 Adern verseilt, PVC-Außenmantel

Art. Nr. 34339



■ LICHTWELLENLEITERKABEL

Außenkabel nach DIN VDE 0888, verseilt

HELUCOM®



HELUCOM® micro A-DQ2Y

- Micro LWL-Kabel
- besonders schlank, aber dennoch robust
- längswasserdicht
- reibungsarmer Aussenmantel
- zum Einblasen in Microducts geeignet

Einsatzgebiet ist u.a. die Glasfaser-Breitbandnetzwerkarchitektur im kommunalen Bereich (FTTx).

Auswahl an HELUCOM® Microduct Glasfaseraußenkabeln für den Zuführbereich

Faserzahl	Fasertyp	Außen-Ø ca. mm	Art.-Nr.
4	ITU-T G.652	5,8	803931
4	ITU-T G.657	5,8	805664
12	ITU-T G.652	5,8	803932
12	ITU-T G.657	5,8	805665
24	ITU-T G.652	5,8	803930
24	ITU-T G.657	5,8	805666
48	ITU-T G.652	5,8	803658
48	ITU-T G.657	5,8	805667
72	ITU-T G.652	5,8	803659
72	ITU-T G.657	5,8	805668
96	ITU-T G.652	6,5	803660
96	ITU-T G.657	6,5	805669
144	ITU-T G.652	8,0	803661
144	ITU-T G.657	8,0	805670
288	ITU-T G.652	9,5	803668
288	ITU-T G.657	9,5	805671

■ LWL VERBINDUNGSTECHNIK


Spleiß-Box

ausziehbar

Art. Nr. 82018



■ WAS UNS AUSZEICHNET

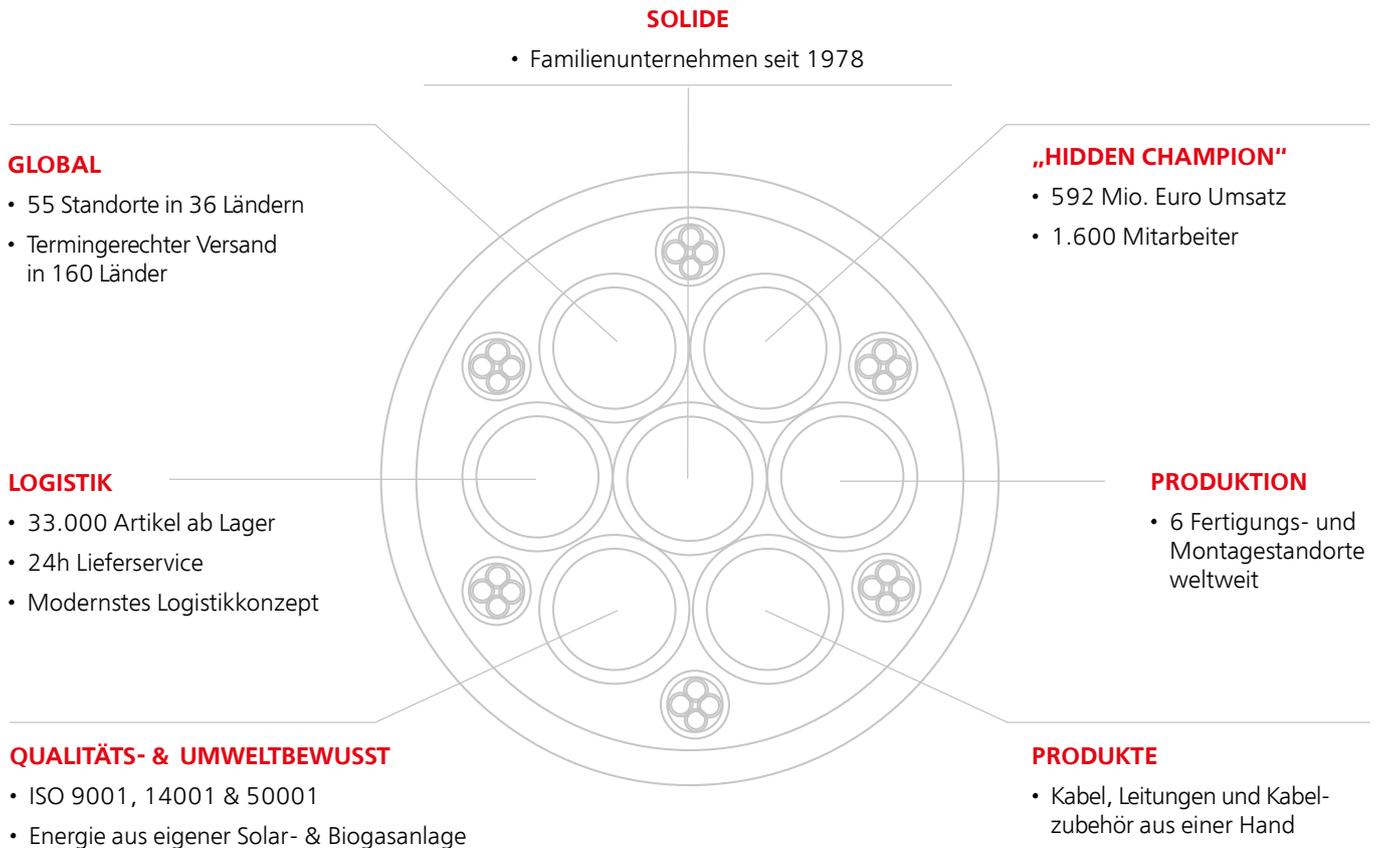

■ IHR KONTAKT ZU UNS

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Ihre HELUKABEL-Ansprechpartner erreichen Sie unter:

Tel.: 07150 9209-0

Fax: 07150 81786

info@helukabel.de

Nationale Standorte

Berlin

Zum Mühlenfließ 1
15366 Neuenhagen
Tel. 03342 2397 0

Nord

Viktoriastraße 2
25524 Itzehoe
Tel. 04821 40394 0

Rhein-Ruhr

Centroallee 261
46047 Oberhausen
Tel. 0208 882320 0

Chemnitz

Eichelbergstraße 7
09212 Limbach-Oberfrohna
Tel. 03722 6086 0

Robotec-Systems GmbH

47167 Duisburg
Tel. 0203 935424 51
info@robotec-systems.de

Kabelmat Wickeltechnik GmbH

72293 Glatten
Tel. 07443 9670 0
kabelmat@kabelmat.com

Internationale Standorte

Belgien · Brasilien · Bulgarien · China · Dänemark · Finnland
Frankreich · Indien · Indonesien · Italien · Kanada · Malaysia
Mexiko · Myanmar · Niederlande · Österreich · Peru · Polen
Portugal · Rumänien · Russland · Schweden · Schweiz · Singapur
Spanien · Südafrika · Südkorea · Thailand · Tschechien · Türkei
UK · Ungarn · USA · Vereinigte Arabische Emirate · Vietnam

Kataloge online bestellen unter:
www.helukabel.de/katalogbestellung



helukabel.com