

ZETTELWIRTSCHAFT? NEIN DANKE!

Das Messgerät zur automatischen Dokumentation von Kabelaufmaß und Kabellängen.



JETZT KAUFEN AUF
www.aufmaster.de

Kein Schreiben mehr auf der Baustelle und im Lager

Tageszettel

Bestell-Nr.: P1070 Ort: Lindau Datum: 22.8.2020

| Material | Menge | Einheit | Abgabe | Abgabe | Abgabe | Abgabe | Abgabe |
|----------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 20m 20562 | 700 | m | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 |
| 10m5 Dämmrolle | 700 | m | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 |
| 10m5 Kerndämm | 700 | m | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 |
| 10m5 Perimeter | 700 | m | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 |

Netzzentrale

Netzbeleuchtung UG - Kabel zug

G1-Kreis 8 W1X11-J - 3x15mm - 85m
 ?? Alu Dose M25 - 2m, 4m
 ?? Alu Verteil M25 - 1x

G1-Kreis 7 W1X11-J - 3x15 - 79m
 ?? Alu Dose M25 - 45m, 4m
 ?? Alu Verteil M25 - 1x


G1-Kreis 5 W1X11-J - 3x15 - 88m
 ?? Alu Dose M25 - 2m, 4m, 4,5m - 85m
 ?? Alu Verteil M25 - 1x

G1-Kreis W1X11-J - 3x15 - 52m
 ?? Alu Dose M25 - 3x1m
 ?? Alu Verteil M25 - 1x

G2-Kreis 3 W1X11-J - 3x15 - 47m
 ?? Alu Dose M25 - 2m, 4m


G2-Kreis 4 W1X11-J - 3x15 - 22m
 ?? Alu Dose M25 - 2m, 4m

| Matr. | Menge | Einheit | Abgabe | Abgabe | Abgabe | Abgabe | Abgabe |
|-----------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Alu Verteil M25 | 1 | Stk | 1 | | | | |
| W1X11-J - 3x15 | 4 | Stk | 4 | | | | |
| Alu Dose M25 | 7 | Stk | 7 | | | | |
| Alu Verteil M25 | 1 | Stk | 1 | | | | |
| W1X11-J - 3x15 | 2 | Stk | 2 | | | | |
| Alu Dose M25 | 2 | Stk | 2 | | | | |
| Alu Verteil M25 | 1 | Stk | 1 | | | | |

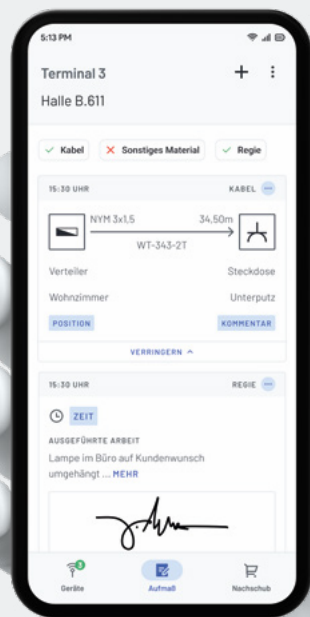

Geschnittene Längen werden automatisch dokumentiert

🔊 „24,50m abgeschnitten“. Schnitte werden auf Wunsch akustisch gemeldet.

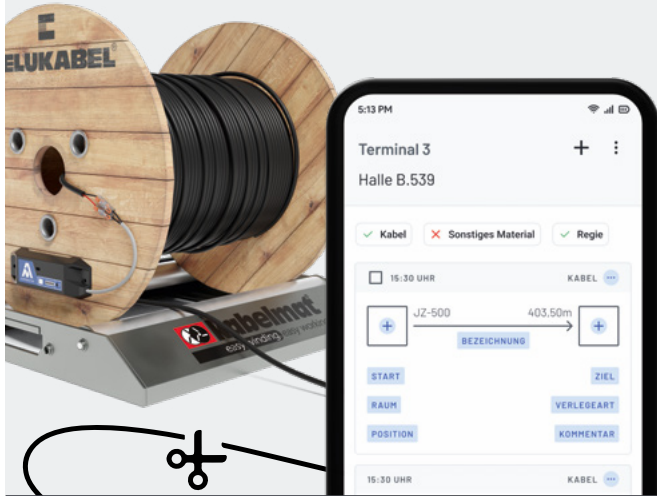


Verdiene mehr mit jedem Meter Kabel.

[JETZT BERECHNEN](#)




Bestimme die Restlänge an Kabelingen und Trommeln für deine Inventur

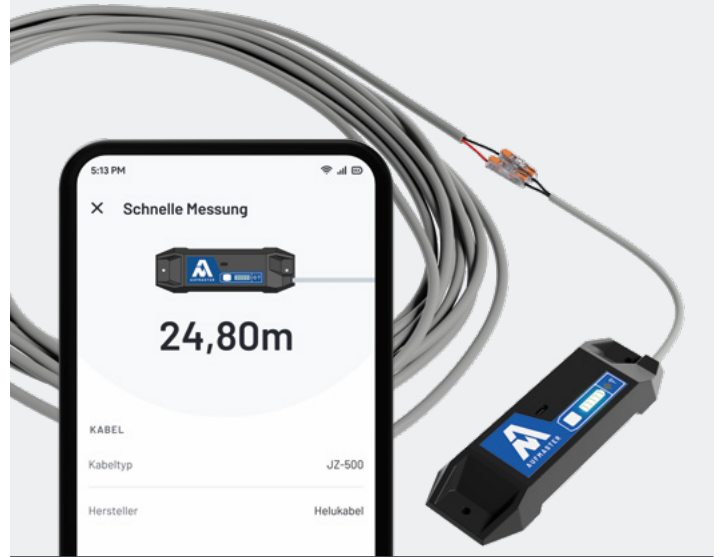

Wie schnell machst du deine Kabelinventur?

[JETZT BERECHNEN](#)

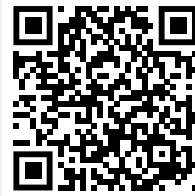

Bleibe informiert

📍 Erfahre immer den aktuellen Bestand und Verbrauch jeder Kabeltrommel.



Passt in jeden Werkzeugkoffer


- ☂ Schutzklasse IP54
- 0,25 mm² bis 16 mm²
(Wird mit Klemmen bis 4 mm² geliefert)
- 📏 Messbereich von 10 m bis 1500 m
- 🔋 Bis zu zwei Wochen Batterielaufzeit
- 🔌 Zwei Stunden Ladezeit über USB-C
- 🗣 Das Messgerät ist in acht unterschiedlichen Farben erhältlich, die der visuellen Identifikation deiner Kabeltrommeln oder Ringe in der Aufmaster App dienen.



Lade die App kostenlos im Google Play Store

- ↻ Automatisches Kabelaufmaß
- ✍ Erfasse sonstiges Material und Regiearbeit mit Unterschrift des Kunden
- 👁 Bestände und Verbrauch von Ringen und Trommeln einsehen
- 🕒 Ermittle Kabellängen in weniger als 30 Sekunden
- 🔒 Kein Login nötig

Jetzt kostenlos laden:

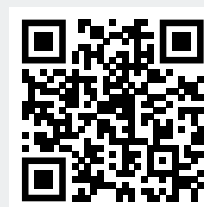

Weitere Sprachen verfügbar