



HELUKABEL®

Neu im Sortiment




Kabelzubehör

CU-Masseband

für EMV-Anwendungen

CU-MASSEBAND

CU-Masseband

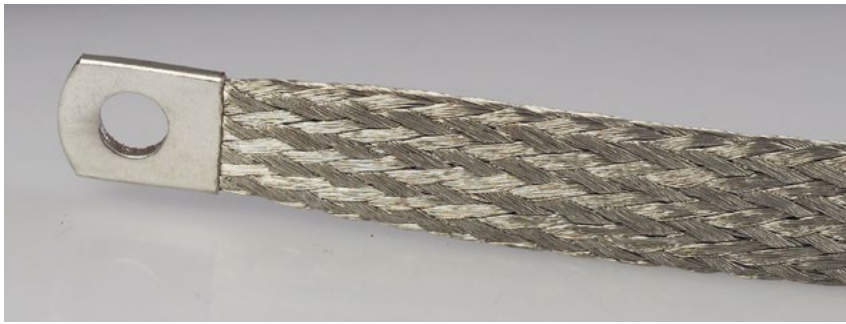

CU-Masseband

- für EMV-Anwendungen (Entstörung)
- abgerundete Kontakte

Einsatzbereiche

- Automobilindustrie
- Roboteranlagen
- Schaltschrankbau

Material


- Kupfer, verzinkt

Technische Daten

- Temperaturbereich: -20°C bis +125°C
- Einzeldrahtstärke: 0,2 mm
- Kontaktflächen aus nahtlos gepresster Hülse

Hinweis

- andere Längen und Bohrungen auf Anfrage

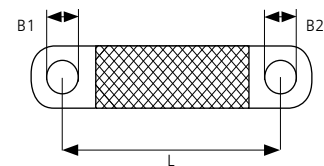

Anfrage an HELUKABEL GmbH: zubehoer@helukabel.de

Firma	Straße, Nr.	E-Mail
Vorname, Name	PLZ, Ort	<input type="checkbox"/> Ja, bitte nehmen Sie mich in den HELUKABEL® E-Mail-Newsletter-Verteiler auf. (bitte ankreuzen)
Kundennummer	Telefon / Fax	Datum

Art.-Nr.	Bezeichnung	Querschnitt mm ²	Länge L in mm	Bohrung B1 in mm	Bohrung B2 in mm	Menge
11008412	HELU-MB-Cuv-6-150-0406-R	6	150	4,5	6,5	
11008411	HELU-MB-Cuv-6-500-0606-R	6	500	6,5	6,5	
11008421	HELU-MB-CUv-10-200-0606-R	10	200	6,5	6,5	
11008422	HELU-MB-CUv-10-200-0808-R	10	200	8,5	8,5	
11008423	HELU-MB-CUv-10-300-0606-R	10	300	6,5	6,5	
11008424	HELU-MB-CUv-10-300-0808-R	10	300	8,5	8,5	
11008425	HELU-MB-CUv-10-400-0808-R	10	400	8,5	8,5	
11008442	HELU-MB-CUv-16-100-0808-R	16	100	8,5	8,5	
11008378	HELU-MB-CUv-16-200-0808-R	16	200	8,5	8,5	
11008379	HELU-MB-CUv-16-300-0808-R	16	300	8,5	8,5	
11008441	HELU-MB-CUv-16-400-0808-R	16	400	8,5	8,5	
11008461	HELU-MB-CUv-25-200-0808-R	25	200	8,5	8,5	
11008462	HELU-MB-CUv-25-300-0808-R	25	300	8,5	8,5	